
品番: EA986KA-54

品名: 200mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

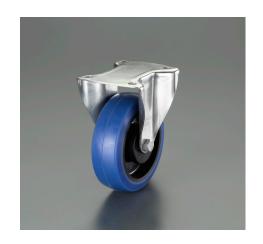

販売価格	<b>34,700円</b> (税抜)/ 38,170円(税込)				
カタログ価 格	34,700円(税抜)/38,170円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/12 02:01現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1743ページ				













温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

## 仕様

仕様	固定	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン			
車輪径×幅	200×50mm	全高	235mm			
耐熱温度	−25~70°C	耐荷重	300kg			
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。						
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様						
弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです						
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製						
プレート取付け型						
重荷重タイプ						

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.