 

 


品番：**EA986KA-81**

品名：100mm キャスター(固定金具/静音快適型)

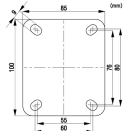

販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	100×35mm
全高	125mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80ショアA
耐荷重	200kg(4km/h)	重量	約0.6kg
材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ポリウレタン 車輪中心部: ナイロン6		

快適性に特化したモデルです。

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

合成糸ガード付き

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.