

 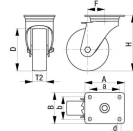


品番：EA986KA-93

品名：160mm キャスター(自在金具/静音快適型)

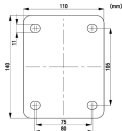

販売価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
カタログ価格	17,900円(税抜) / 19,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	160×45mm
全高	195mm	偏心(オフセット)	60mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	80ショアA	耐荷重	400kg(4km/h)
重量	約2.4kg	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ポリウレタン 車輪中心部: ナイロン6

快適性に特化したモデルです。

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です。

多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

旋回ヘッドはダブルボールベアリング仕様

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

合成糸ガード付き

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.