

品番 : EA986KE-310

品名 : 310mm キャスター(自在金具・空気入車輪)




販売価格	102,400円(税抜) / 112,640円(税込)		
カタログ価格	102,400円(税抜) / 112,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



硬度	騒音	転抵抗
E	A	C

転がり抵抗
■■■■ 良好
■■■ 優れている
■■■■■ 優れている
作動音
■■■■ 優れている
床面保護
■■■■■ 優れている

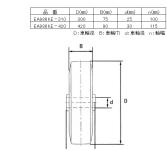

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無)	車輪径×幅(mm)	300×100
全高(mm)	355	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
タイヤ硬度	60 ショアA	耐熱温度	-20~50°C
重量(g)	11,545	材質	本体:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:エアー入りゴム
バルブ	米式		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.