


品番：EA986KH-1

品名：125mm キャスター(固定金具)

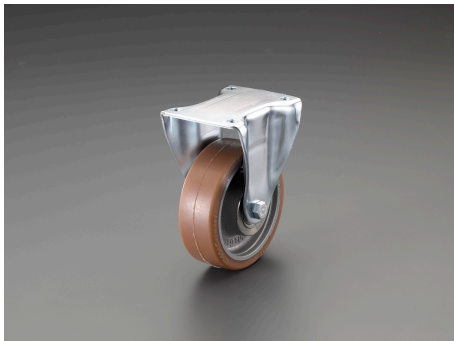


販売価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜) / 28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ボールベアリング
オールベアリング採用。ハイ
スピードでの走行にも適
用。主に機种的に車速を必要とする
用途に採用されています。
スチールボールの内径、外径、溝の深さ、溝
の形状が異なるため、必ずベアリングの寸法
表を参照してください。



Rolling resistance (転がり抵抗)
● Excellent
Operating noise (静音性)
● Good
Floor surface preservation (床面保護)
● Good

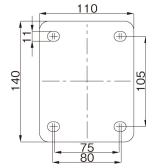

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様	固定車輪	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	125×60mm	全高	170mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重(kg)	700

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.