

品番：EA986KH-11

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	34,900円(税抜) / 38,390円(税込)		
カタログ価格	34,900円(税抜) / 38,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




ボールベアリング
ボールベアリングを採用し、ハイスピードでの走行を実現します。また、衝撃に強い構造を実現するダブルボールベアリングを採用しています。
スチールボールの内径、外径、溝径を調整し、摩擦が変化する多く、ロングライフグリスが注入されているため、メンテナンスが不要です。

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good



ポリウレタン車輪
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】
●●●●● Soft 乗り心地が良く、走行性が優れています。
●●●●● Durable 耐衝撃性に優れ、車輪の変形が最小限です。
●●●●● Greaseless 潤滑剤が不要で、メンテナンスが簡単です。
●●●●● Eco 環境に優しい素材を使用しています。

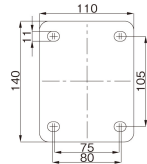

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	125×60mm	全高	170mm
耐熱温度	-30~70℃	耐荷重(kg)	700

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.