

品番：EA986KH-11

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	34,900円(税抜) / 38,390円(税込)		
カタログ価格	34,900円(税抜) / 38,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




**ボールベアリング**  
ボールベアリングを採用し、ハイスピードでの走行を実現します。また、衝撃に強い構造を採用し、寿命が長く、メンテナンスが不要です。  
スターボールベアリングは、ボールの動きを抑制し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現されています。

**Rolling resistance (転抵抗)**  
●●●●● Excellent  
**Operating noise (静音性)**  
●●●● Good  
**Floor surface preservation (床面保護)**  
●●●● Good



**ポリウレタン車輪**  
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。  
【ポリウレタン車輪のメリット】  
● 耐衝撃性：衝撃に強い構造を採用し、車輪の変形を抑えます。  
● 耐摩耗性：摩擦に強い構造を採用し、車輪の寿命を延ばします。  
● 静音性：静音構造を採用し、走行時の騒音を低減します。  
● 床面保護：床面を傷つけない構造を採用し、床面の保護を実現します。

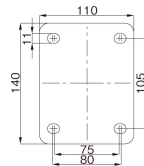

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具: スチール、 車輪: ポリウレタン
車輪径×幅	125×60mm	全高	170mm
耐熱温度	-30~70℃	耐荷重(kg)	700

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。  
高速走行での用途に適しています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.