

品番：EA986KH-13

品名：200mm キャスター(自在金具)



販売価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
カタログ価格	39,500円(税抜) / 43,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		




**ボールベアリング**  
オールベアリング仕様の車輪は、ハイスピードでの走行にも対応します。また、衝撃に強い構造を採用しているため、寿命が長くなります。

**Rolling resistance (転抵抗)**  
●●●●● Excellent  
**Operating noise (静音性)**  
●●●● Good  
**Floor surface preservation (床面保護)**  
●●●● Good



**ポリウレタン車輪**  
車輪は、使用状況に応じて、車輪の劣化が少なく、寿命が長く、滑り止まりが得意です。  
【ポリウレタン車輪のメリット】  
● 滑り止まりが得意  
● 衝撃に強い  
● 床面保護が優れている  
● 寿命が長い  
● 静かである

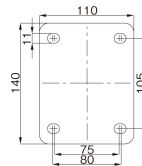

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

### 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具: スチール、 車輪: ポリウレタン
車輪径×幅	200×50mm	全高	245mm
耐熱温度	-30~70℃	耐荷重(kg)	900

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。  
高速走行での用途に適しています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.