

品番：EA986KH-21

品名：125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)




販売価格	39,700円(税抜) / 43,670円(税込)		
カタログ価格	39,700円(税抜) / 43,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



**ボールベアリング**  
オールベアリング仕様の車輪、ハイ  
スピードでの走行に耐えます。  
主に機能的に車輪を必要とする  
用途でインポートされています。  
スターボールベアリングは、潤滑剤を封入し、摩  
擦が非常に少なく、ロングライフが特長  
として広く採用されています。

**Rolling resistance (転抵抗)**  
■優等品 Excellent  
**Operating noise (静音性)**  
■優等品 Good  
**Floor surface preservation (床面保護)**  
■優等品 Good

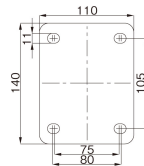

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	材質	金具: スチール、 車輪: ポリウレタン
車輪径×幅	125×60mm	全高	170mm
耐熱温度	-30~70℃	耐荷重(kg)	700

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。  
高速走行での用途に適しています。

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.