
 


品番：EA986KH-54

品名：200mm キャスター(自在金具)

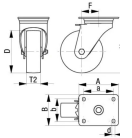

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 28,600円(税抜) / 31,460円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 28,600円(税抜) / 31,460円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/29 10:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1691ページ                      |      |   |



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

|         |   |         |           |
|---------|---|---------|-----------|
| 仕様      | 自在ストッパー無  | 車輪径×幅   | 200×50mm  |
| 全高      | 245mm   | ボルト穴径   | 11mm      |
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm   | プレートサイズ | 140×110mm |
| 耐熱温度    | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)                                      | タイヤ硬度   | 92ショアA    |
| 耐荷重     | 600kg(4km/h)  | 重量      | 約3.4kg    |
| 材質      | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)<br>車輪:ポリウレタン<br>車輪中心部:ダイカストアルミニウム製 |         |           |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

多くの物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品



品番 EA986KA-14  
コメント 違い:耐荷重300~600kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.