
 


品番：**EA986KH-64**

品名：200mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

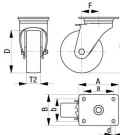

販売価格	34,900円 (税抜) / 38,390円(税込)		
カタログ価格	34,900円(税抜) / 38,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	200×50mm
全高	245mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	92ショアA
耐荷重	600kg(4km/h)	重量	約3.9kg
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン 車輪中心部:ダイカストアルミニウム製		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様


温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

多くの物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986KA-24</p> <p>コメント 違い:耐荷重300~600kg</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.