


品番 : EA986KL-160

品名 : 160mm キャスター(固定金具・スプリング付)

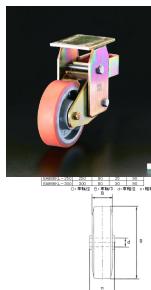

販売価格	51,400円(税抜)／56,540円(税込)		
カタログ価格	51,400円(税抜)／56,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 06:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



Rolling resistance (走行抵抗)
最高級 ■ Very good
Operating noise (静音性)
■■□□ Good
Floor surface preservation (床面保護)
■■□□ Good

耐荷重
800kg



ポリウレタン車輪
【ポリウレタン車輪シリーズ別特長】

硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



スプリング付で衝撃を抑えます

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	9,510	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

鋳鉄製ホイール

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.