


品番：EA986KP-250

品名：250mm キャスター(固定金具)

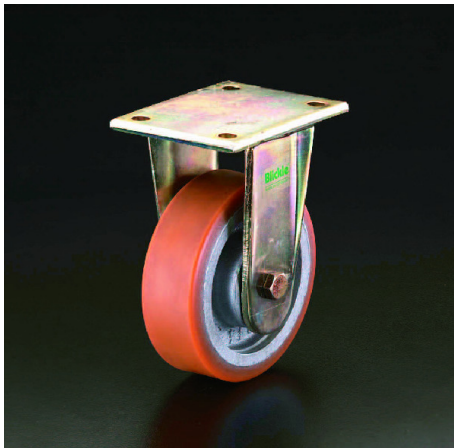

販売価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
カタログ価格	58,700円(税抜) / 64,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 10:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ボールベアリング
オールベアリング採用。ハイ
スピードでの使用に適した
主に動的に使用が必要な用途に
適したタイプを採用しています。
スチールボールの内径・外径・軸径を正確に、厚
膜が剥離に強く、ロングライフグリスが注入
されている高品質のボールベアリング。

耐荷重
1800kg

ポリウレタン車輪
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、動的な使用でも少ない
騒音で長時間の使用が可能です。
【ポリウレタン車輪のメリット】
● 耐衝撃性: 衝撃吸収性に優れ、動的な使用でも少ない
騒音で長時間の使用が可能です。
● 耐摩耗性: 優れた耐摩耗性により、長期間の使用に
適しています。
● 静音性: 優れた静音性により、作業環境を快適に
保つことができます。
● 耐熱性: 優れた耐熱性により、高温環境での使用に
適しています。

硬度 騒音 耐抵抗
B D B

車輪 車輪 車輪の寸法について

車輪 車輪 車輪の寸法について

車輪 車輪 車輪の寸法について

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	250×80
全高(mm)	305	耐荷重(kg)	1,800 (4 km/h)
タイヤ硬度	92 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	13,875	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.