


品番：EA986KP-250

品名：250mm キャスター(固定金具)

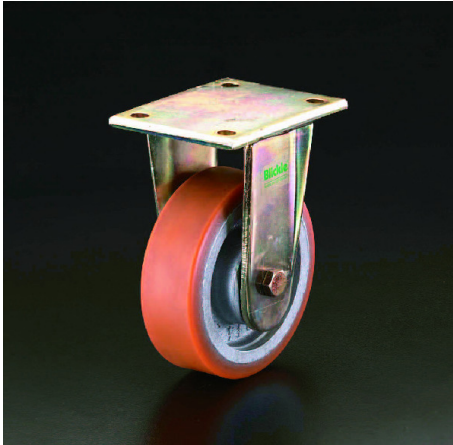

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 58,700円(税抜) / 64,570円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 58,700円(税抜) / 64,570円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/29 12:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



**ボールベアリング**  
オールベアリング採用。ハイスピードでの走行にも対応し、主に機能的に必要となる重要なパーツに採用されています。  
スチールボールの内径・外径・厚さを正確に研磨し、磨削が非常に少なく、ロングライフグリースが注入されていることで信頼性の高い製品です。

**Rolling resistance (転抵抗)**  
●●●●● Excellent  
**Operating noise (静音性)**  
●●●● Good  
**Floor surface preservation (床面保護)**  
●●●● Good

**耐荷重**  
1800kg

**ポリウレタン車輪**  
耐衝撃・耐摩耗性に優れ、滑らかな走行が実現し、床面へのダメージも軽減します。  
【ポリウレタン車輪のメリット】  
● 耐衝撃性: 衝撃に強い  
● 耐摩耗性: 長寿命  
● 静音性: 静かな走行  
● 床面保護: 床面を傷めない  
● 滑り止め: 滑りにくい  
● 耐熱性: 高温に強い  
● 耐油性: 油に強い

**硬度 騒音 転抵抗**  
B D B

**車輪 転抵抗**  
●●●●● Excellent  
●●●● Good  
●●● Good  
●● Fair  
● Poor

**車輪 騒音**  
●●●●● Excellent  
●●●● Good  
●●● Good  
●● Fair  
● Poor

**車輪 転抵抗**  
●●●●● Excellent  
●●●● Good  
●●● Good  
●● Fair  
● Poor

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

|        |         |           |   |
|--------|---------|-----------|---|
| 仕様     | 固定車輪    | 車輪径×幅(mm) | 250×80  |
| 全高(mm) | 305     | 耐荷重(kg)   | 1,800 (4 km/h)                                    |
| タイヤ硬度  | 92 ショアA | 耐熱温度      | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)                      |
| 重量(g)  | 13,875  | 材質        | 金具:スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)<br>車輪:ポリウレタン |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

プレート取付け型

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.