

品番：EA986KX-400


品名：400mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)




販売価格	569,200円(税抜) / 626,120円(税込)		
カタログ価格	569,200円(税抜) / 626,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



キャストナイロン
一般的なナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです。

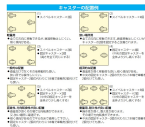

耐荷重
T = E × 5

 

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	400×110mm
全高	530mm	ボルト穴径	26mm
ボルト穴間距離	340×240mm	プレートサイズ	400×300mm
耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80ショアD
耐荷重	12000kg(4km/h)	重量	65.9kg
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:キャストナイロン		

一般的なナイロンに比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

赤色塗装

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.