 


品番：EA986KY-300

品名：300mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 728,400円(税抜) / 801,240円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 728,400円(税抜) / 801,240円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/29 12:07現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1693ページ                      |      |   |



キャストナイロン  
一般的にナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、転がり抵抗が非常に少ないです。



キャストナイロン  
一般的にナイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、転がり抵抗が非常に少ないです。

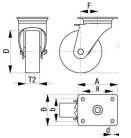

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

車輪はキャストナイロンで耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れています

### 仕様

|           |                                     |         |           |
|-----------|-------------------------------------|---------|-----------|
| ※注意※      | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。            | 仕様      | 自在ストッパー無  |
| 車輪径×幅     | 300×110mm                           | 全高      | 430mm     |
| 偏心(オフセット) | 110mm                               | ボルト穴径   | 26mm      |
| ボルト穴間距離   | 340×240mm                           | プレートサイズ | 400×300mm |
| 耐熱温度      | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)        | タイヤ硬度   | 80ショアD    |
| 耐荷重       | 10000kg(4km/h)                      | 重量      | 71.3kg    |
| 材質        | 金具: スチール<br>(亜鉛メッキ)<br>車輪: キャストナイロン |         |           |

一般的なナイロン製に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

ブラケット部は防塵・防滴構造になっています

プレート取付け型

赤色塗装

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.