



品番：EA986KZ-100

品名：100mm キャスター(自在金具・スプリング付)

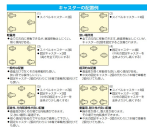

販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

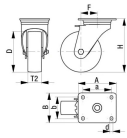

特許取得済の半月キーデザインによる優れた緩衝ばね特性

仕様

用途	精密機器・電子部品の運搬台車、医療・研究機関、自動車工場の部品供給台車、物流倉庫・ECセンターなどに	仕様	自在車輪ストッパー無し
車輪径×幅	100×40mm	全高	170mm
偏心(オフセット)	38mm	取付孔径	9mm
取付穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	200kg(4km/h)	初期ばね荷重	40kg
最大ばね荷重	330kg	ばね可動域(ストローク)	16mm
重量	3.4kg	材質	金具:スチール (溶接鋼構造、亜鉛メッキ、黄色クロメート、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.