

品番：EA986LC-125A

品名：125mm キャスター(固定金具・ステンス製)





販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1743ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

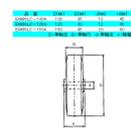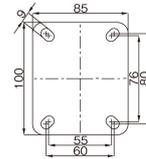

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	250 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	730	材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.