

品番：EA986LC-150A

品名：150mm キャスター(固定金具・ステンス製)





販売価格	17,200円(税抜) / 18,920円(税込)		
カタログ価格	17,200円(税抜) / 18,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/03 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance(転抵抗)  
●●●□ Very good  
Operating noise(静音性)  
●●●□ Good  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●□ Good

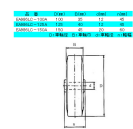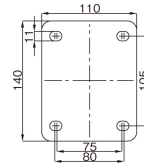

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	150×45
全高(mm)	190	耐荷重(kg)	400 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,264	材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.