


品番：EA986LD-100A

品名：100mm キャスター(自在金具・ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,190円(税抜) / 7,909円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,190円(税抜) / 7,909円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/07/03 14:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1695ページ | | |

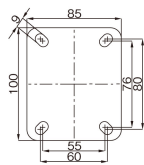

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------|---------|--|
| 仕様 | 自在ストッパー無し | 車輪径×幅 | 100×35mm |
| 全高 | 125mm | 取付穴径 | 9mm |
| 取付穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -25～70℃(35℃以上では負荷容量が減少します。) | 耐荷重 | 150kg |
| 重量 | 0.6kg | 材質 | 本体:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

