

品番：EA986LD-125A

 

 
品名：125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
カタログ価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/03 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

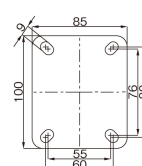

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

耐熱温度	-25~70℃	材質	本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU)
仕様	自在ブレーキ無	車輪径×幅	125×40mm
耐荷重	150kg	全高	150mm
重量	0.8kg		
プレーンベアリング(ベアリングなし)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.