 



品番：EA986LD-125A

品名：125mm キャスター(自在金具・ステンス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,280円(税抜) / 10,208円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,280円(税抜) / 10,208円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/07/03 14:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1695ページ                      |      |   |

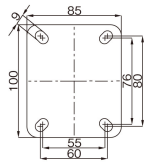

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

#### 仕様

|        |                             |         |  |
|--------|-----------------------------|---------|--|
| 仕様     | 自在ストッパー無し                   | 車輪径×幅   | 125×40mm                                     |
| 全高     | 150mm                       | 取付穴径    | 9mm  |
| 取付穴間距離 | 80×60mm                     | プレートサイズ | 100×85mm                                     |
| 耐熱温度   | -25～70℃(35℃以上では負荷容量が減少します。) | 耐荷重     | 150kg  |
| 重量     | 0.8kg                       | 材質      | 本体:ステンレス(振動研磨仕上げ)<br>車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) |

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

金具および車軸、ボルト類に至るまで高品質なステンレス鋼(AISI 304)を採用

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(プレートは耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

