

品番：EA986LE-100A

 

 
品名：100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/12 11:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1743ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

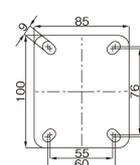

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

耐熱温度	-25~70℃	材質	本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU)
仕様	自在後ストッパー	車輪径×幅	100×35mm
耐荷重	150kg	全高	125mm
重量	0.7kg		
プレーンベアリング(ベアリングなし)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.