

品番：EA986LE-125


 
品名：125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンス製)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/14 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1743ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

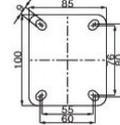

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

耐熱温度	-25~70℃	材質	本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン (TPU)
仕様	自在後ブレーキ	車輪径×幅	125×40mm
耐荷重	150kg	全高	150mm
重量	0.9kg		

プレーンベアリング(ベアリングなし)

代替品

	品番 EA986LE-125A コメント
--	-------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.