


品番：EA986LG-125

品名：125mm キャスター(固定金具・ステンス製)

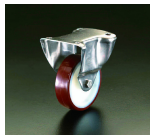


販売価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜) / 13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Good

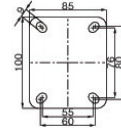

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	350 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	760	材質	本体:ステンレス(振動仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.