


品番：EA986LH-0

品名：100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンス製)



販売価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 13:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

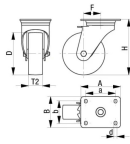

カタログ訂正 26/06/12 ●耐荷重 誤:200kg 正:300kg (NO.57 963)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在後ろストッパー付き	車輪径×幅	100×35mm
全高	130mm	偏心(オフセット)	47mm
取付穴径	9mm	取付穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~70°C(一時的に90°Cまで、35°Cを超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度	94ショアA	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	1.2kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.