


品番 : EA986LH-0

品名 : 100mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)



販売価格	26,900円(税抜)／29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜)／29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

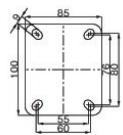

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

#### 仕様

仕様	自在後ストッパー	材質	金具:ステンレス、車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)
車輪径×幅	100×35mm	全高	130mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重	200kg
重量	1.2kg		
リムは耐衝撃性のあるナイロン6製			
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)			
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.