


品番：EA986LH-1

品名：125mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

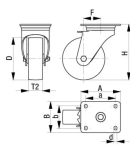

販売価格	27,800円(税抜) / 30,580円(税込)		
カタログ価格	27,800円(税抜) / 30,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		



カタログ訂正 26/06/12 ●耐荷重 誤:250kg 正:350kg (NO.57 963)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在後ろストッパー付き	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	偏心(オフセット)	42mm
取付穴径	9mm	取付穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~70°C(一時的に90°Cまで、35°Cを超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度	94ショアA	耐荷重	350kg(4km/h)
重量	1.3kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.