


品番：EA986LH-125A

品名：125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	22,500円(税抜) / 24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜) / 24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 05:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

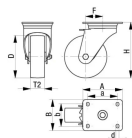

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	偏心(オフセット)	48mm
取付穴径	9mm	取付穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~70°C(一時的に90°Cまで、35°Cを超えると負荷容量が減少)
タイヤ硬度	94ショアA	耐荷重	350kg(4km/h)
重量	1.1kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

