



品番：EA986LK-125

品名：125mm キャスター(自在金具・ステンス製)

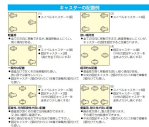

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,400円(税抜) / 20,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,400円(税抜) / 20,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/03 15:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1695ページ | | |

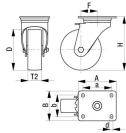

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 仕様 | 自在ストッパー無し | 車輪径×幅 | 125×40mm |
| 全高 | 150mm | 偏心(オフセット) | 38mm |
| 取付穴径 | 9mm | 取付穴間距離 | 80×60mm |
| プレートサイズ | 100×85mm | 耐熱温度 | -35~260°C(一時的に300°Cまで) |
| タイヤ硬度 | 90ショアD | 耐荷重 | 150kg(4km/h) |
| 重量 | 1kg | 材質 | 金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:フェノール樹脂 |

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンス製)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA986LM-125 |
| コメント | 125mm/150kg |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.