


品番：EA986LK-150

品名：150mm キャスター(自在金具・ステンス製)



販売価格	35,300円(税抜) / 38,830円(税込)		
カタログ価格	35,300円(税抜) / 38,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/03 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

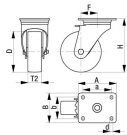

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	150×50mm
全高	190mm	偏心(オフセット)	60mm
取付穴径	11mm	取付穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-35~260°C (一時的に300°Cまで)
タイヤ硬度	90ショアD	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	2.7kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:フェノール樹脂

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

### 代替品

品番	EA986LM-150
コメント	150mm/300kg



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.