


品番：EA986LM-4

品名：200mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンス製)



販売価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
カタログ価格	30,100円(税抜) / 33,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

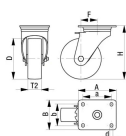

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

### 仕様

仕様	自在車輪後ろストッパー付き	車輪径×幅	200×50mm
全高	235mm	偏心(オフセット)	46mm
取付穴径	11mm	取付穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が低下します。)
タイヤ硬度	70ショアD	耐荷重	300kg(4km/h)
重量	2.1kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:ナイロン6

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

自在回転部はダブルボールベアリング仕様

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.