


品番：EA986LM-75

品名：75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)



販売価格	8,580円(税抜) / 9,438円(税込)		
カタログ価格	8,580円(税抜) / 9,438円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1695ページ		

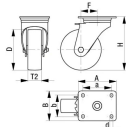

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様	自在車輪ストッパー無し	車輪径×幅	75×32mm
全高	100mm	偏心(オフセット)	38mm
取付穴径	9mm	取付穴間距離	80×60mm
プレートサイズ	100×85mm	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が低下します。)
タイヤ硬度	70ショアD	耐荷重	150kg(4km/h)
重量	0.5kg	材質	金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 車輪:ナイロン6

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)

自在旋回部はダブルボールベアリング仕様

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.