
 
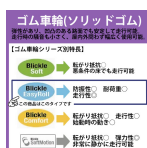


品番：EA986M-125

品名：125x40mm 車輪(ラバ<sup>®</sup>-タイヤ・アルミホイール)



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 05:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		

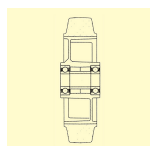

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

#### 仕様

車輪径×幅	125×40mm	軸径	15mm
軸幅	45mm	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	65ショアA	耐荷重	250kg(4km/h)
重量	0.6kg	材質	タイヤ:弾性ソリッドゴム リム:アルミダイカスト

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

サイズによってホイールの形状は異なります。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

ボールベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.