
 


品番：EA986MB-100

品名：100x37mm 車輪(ナイロン・白)

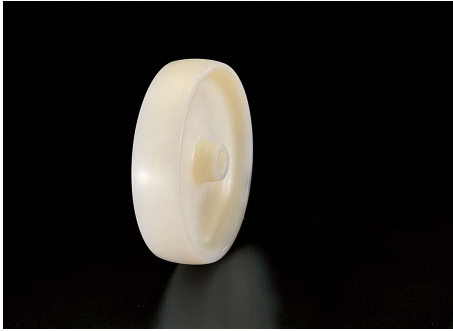

販売価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
カタログ価格	1,960円(税抜) / 2,156円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise(静音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■ Satisfactory



耐衝撃性に優れています

### 仕様

車輪径×幅(mm)	100×37	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	280 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	152	材質	ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.