


品番：**EA986MB-4**

品名：100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

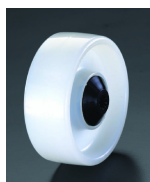

|         |                                     |      |   |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格    | <b>2,870円</b> (税抜) / 3,157円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 2,870円(税抜) / 3,157円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | <b>最新在庫: 9</b> (2026/05/03 04:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ                             |      |   |



|    |    |     |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A  | E  | A   |

Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise(騒音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■ Satisfactory



耐衝撃性に優れています

### 仕様

|         |                              |           |         |
|---------|------------------------------|-----------|---------|
| 耐熱温度    | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | 車輪径×幅(mm) | 100×37  |
| 軸径(mm)  | 10                           | 軸幅        | 46mm    |
| 耐荷重(kg) | 100 (4 km/h)                 | タイヤ硬度     | 70 ショアD |
| 重量(g)   | 210                          | 材質        | ナイロン6   |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.