

品番 : EA986MC-12


品名 : 400x100mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

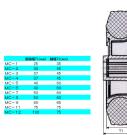

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅(mm)	400×100	軸径(mm)	25
耐荷重(kg)	350 (4 km/h)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	9,619
材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン		

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.