

品番 : EA986MC-3

品名 : 125x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,830円(税抜) / 2,013円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,830円(税抜) / 2,013円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/02/17 07:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ | | |




| | |
|-----|---|
| 硬度 | C |
| 騒音 | C |
| 転抵抗 | D |

Rolling resistance(転抵抗)
■□□ Satisfactory
■■■ Very good

Operating noise(静音性)
■□□ Satisfactory
■■■ Very good

Floor surface preservation(床面保護)
■□□ Satisfactory
■■■ Very good

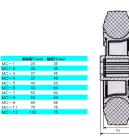

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

| | | | |
|-----------|--------------------------------|--------|---------|
| 車輪径×幅(mm) | 125×37.5 | 軸径(mm) | 15 |
| 耐荷重(kg) | 100 (4 km/h) | タイヤ硬度 | 80 ショアA |
| 耐熱温度 | -20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。) | 重量(g) | 314 |
| 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン | | |

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.