 



品番：EA986MC-3

品名：125x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

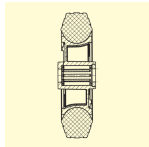

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

### 仕様

車輪径×幅	125×37.5mm	軸径	15mm
軸幅	45mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐荷重	100kg(4km/h)
重量	0.5kg	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.