 



品番：EA986MC-4

品名：140x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/23 05:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1697ページ | | |

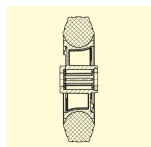

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

| | | | |
|-------|------------|------|--------------------------|
| 車輪径×幅 | 140×37.5mm | 軸径 | 15mm |
| 軸幅 | 45mm | 耐熱温度 | -20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐荷重 | 115kg(4km/h) |
| 重量 | 0.5kg | 材質 | タイヤ:ソリッドゴム リム:ポリプロピレン |

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

床の保護性能が非常に高く、静音運転です。

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.