


品番：EA986MD-3

品名：75x32mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

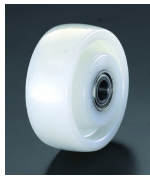

販売価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
カタログ価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory



ボールベアリング
ボールベアリングは高速度、ハイ
スピードでの使用に適しています。
且に衝撃的に使用を必要とする
場合にボールベアリングが適して
います。
スチールボールの内、樹脂スチールの間を回転し、磨
損が非常に少なく、このボールベアリングが組み入
られていては必須の部品はございません。

材質
ナイロン6
耐熱温度
-20~80℃(35℃以上では負荷容量
が減少します。)

ナイロン
大きくて丈夫で耐衝撃性が高く、熱・腐食に優れた特性が
あり、機械部品としてよく利用されています。

床面保護
床面保護
床面保護
床面保護

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	75×32	軸径(mm)	15
軸幅	35mm	耐荷重(kg)	300 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	193	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.