


品番：EA986MD-3

品名：75x32mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

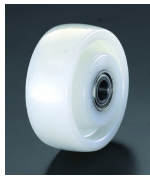

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,880円(税抜) / 4,268円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,880円(税抜) / 4,268円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/23 05:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1698ページ | | |



| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A | E | A |

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory



ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、ハイ
スピードでの回転に適しています。
且に摩擦的に摩擦を必要とする
潤滑剤をオイルで塗布して
ます。
スチールボールの内、レースの間に潤滑剤を
塗布が容易にでき、このグリスアップグリスが
付入して潤滑剤の不足を防ぎます。

材質: ナイロン6
耐熱温度: -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量: 193g
軸径: 15mm
軸幅: 35mm
車輪径×幅: 75x32mm

ナイロン
大きくて丈夫で耐衝撃性が高く、
潤滑剤で潤滑剤が
潤滑剤の不足を防ぎます。

床面保護
床面保護
床面保護
床面保護

リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|-----------|---------|---------|------------------------------|
| 車輪径×幅(mm) | 75×32 | 軸径(mm) | 15 |
| 軸幅 | 35mm | 耐荷重(kg) | 300 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 193 | 材質 | タイヤ:ナイロン6 リム:スチール |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.