


品番：EA986MD-4

品名：100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

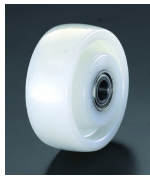

販売価格	5,940円(税抜) / 6,534円(税込)		
カタログ価格	5,940円(税抜) / 6,534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/03 04:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise(騒音性)
 ■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation(床面保護)
 ■■■ Satisfactory



ボールベアリング
 ボールベアリングは高強度、ハイ
 スピードでの回転に適しています。
 且に摩擦的に摩擦を必要とする
 潤滑剤をオイルで塗布して使用
 します。
 スチールボールの内、樹脂スチールのボールは、摩
 擦が非常に少なく、このリングは、オイルが注入
 されていても潤滑剤を必要としません。

材質: ナイロン6
 ナイロン6は、優れた耐摩耗性と、
 優れた耐熱性を有しています。
 使用温度範囲: -20℃ ~ 80℃
 使用速度範囲: 0 ~ 4 km/h

ナイロン
 大きくて丈夫で耐摩耗性が強く、
 熱安定性も優れています。
 使用温度範囲: -20℃ ~ 80℃
 使用速度範囲: 0 ~ 4 km/h

床面保護
 床面保護性能が優れています。
 使用温度範囲: -20℃ ~ 80℃
 使用速度範囲: 0 ~ 4 km/h

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	100×37	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	357	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.