


品番：EA986MD-7

品名：175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

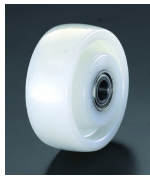

販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory



ボールベアリング
ボールベアリングは高強度、ハイ
スピードでの回転に適しています。
且に摩擦的に摩擦を必要とする
潤滑剤をオイルで塗布されています。
スチールボールは、内部の潤滑剤を定期的に潤滑
剤が劣化に劣化し、この潤滑剤が劣化すると、潤滑
剤が劣化に劣化し、この潤滑剤が劣化すると、潤滑
剤が劣化に劣化し、この潤滑剤が劣化すると、潤滑

材質
ナイロン6
耐熱温度
-20~80℃ (35℃以上では負荷容量
が減少します。)

耐衝撃性
高負荷・高速での使用に耐えられるボールベアリング仕様

耐アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	175×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	1,323	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.