


品番：EA986MD-7

品名：175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

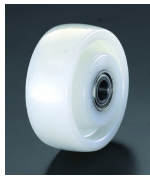

販売価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜) / 17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

Rolling resistance(転抵抗)
■■■■■ Excellent
Operating noise(騒音性)
■■■■ Satisfactory
Floor surface preservation(床面保護)
■■■■ Satisfactory



ボールベアリング
ボールベアリングは、ナイロン製の車輪に組み込まれています。主に摩擦的に伝達される衝撃を吸収し、車輪の寿命を延ばします。また、車輪の回転をスムーズに保ち、走行時の振動を軽減します。

材質
ナイロン6

ナイロン
大きくて丈夫で耐熱性が高く、また、摩擦で発生する熱が逃げ、変形しにくい材料です。

床面保護
床面を保護し、滑り止め効果があります。

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm)	175×50	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,323	材質	タイヤ:ナイロン6 リム:スチール

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.