
 


品番：EA986ME-150

品名：150x45mm 車輪(ホ<sup>°</sup>リウレタン+ナイロン)

 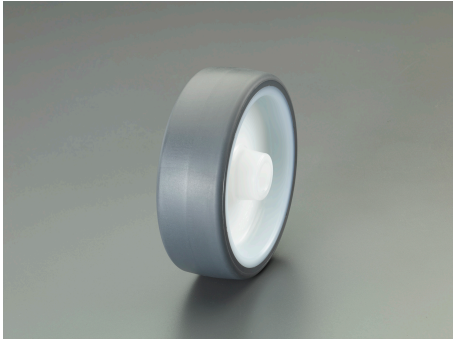


販売価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/03 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance (転抵抗)  
Very good  
Operating noise (静音性)  
Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Good



リムは衝撃に強いナイロン6製

### 仕様

車輪径×幅(mm)	150×45	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-25~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	508	材質	タイヤ: ポリウレタン リム: ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.