 



品番：EA986ME-5

品名：125x40mm 車輪(ホ`リウレタン+ナイロン・Ballベ`アリング`)



販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		

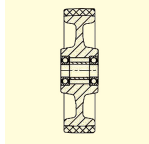

リムは衝撃に強いナイロン6製

### 仕様

車輪径×幅	125×40mm	軸径	15mm
軸幅	45mm	耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度	94ショアA	耐荷重	350kg(4km/h)
重量	0.5kg	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6

サイズによってホイールの形状は異なります。

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。

走行痕が床に付きにくく、汚れにくい。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

合成糸ガード付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.