


品番：EA986ME-5

品名：125x40mm 車輪(ホ`リウレタン+ナイロン・Ballベ`アリング`)

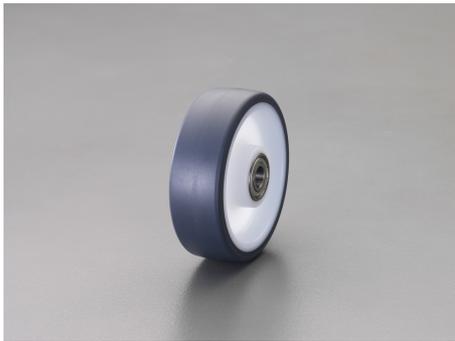

販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/13 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1697ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

Rolling resistance(転抵抗)
Very good
Operating noise(騒音性)
Good
Floor surface preservation(床面保護)
Good



リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅(mm)	125×40	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	350 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	445	材質	タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6

サイズによってホイールの形状は異なります。

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.