


品番：EA986ME-6

品名：150x45mm 車輪(ホ`リウレタン+ナイロン・Ballベ`アリング)

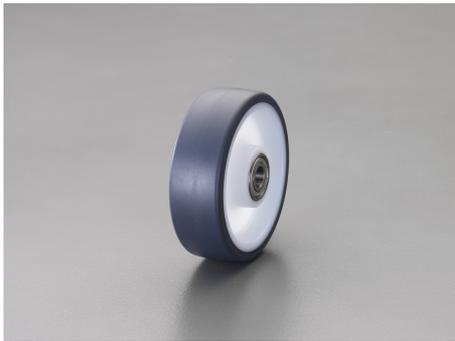

販売価格	9,900円(税抜) / 10,890円(税込)		
カタログ価格	9,900円(税抜) / 10,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/11/12 07:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1745ページ		



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B

耐荷重
500kg



Rolling resistance (転抵抗)

Very good

Operating noise (静音性)

Good

Floor surface preservation (床面保護)

good



ナイロン

良く丈夫で耐衝撃性が高く、広い範囲で耐衝撃性が
高い機械部品はより信頼的に選んでいます。

リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅(mm)	150×45	軸径(mm)	20
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
タイヤ硬度	94 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	796	材質	タイヤ: ポリウレタン リム: ナイロン6

サイズによってホイールの形状は異なります。

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.