



品番：EA986MF-125

品名：125x25mm 車輪(ラバ-タイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング)

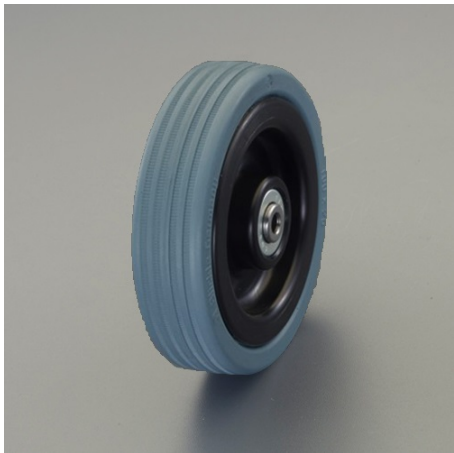

販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/06/28 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1745ページ		

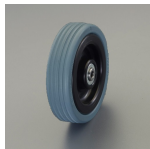

硬度	騒音	転抵抗
G	G	G

Rolling resistance(転抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise(騒音性)  
●●●● Very good  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Very good



ボールベアリング  
ボールベアリングは高強度、ハイ  
スピードでの回転に適しています。  
且に摩擦的に摩擦を必要とする  
潤滑剤をオイルで塗布されてい  
ます。  
スチールボールは、リムとレースの間に回り、磨  
耗が非常に少なく、ロングライフが保証され  
ています。



リムは衝撃に強いナイロン6製

### 仕様

車輪径×幅(mm)	125×25	軸径(mm)	8
軸幅	36mm	耐荷重(kg)	100 (3 km/h)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量 が減少します。)
重量(g)	335	材質	タイヤ:ソリッドゴム リム:ナイロン6

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.